
 
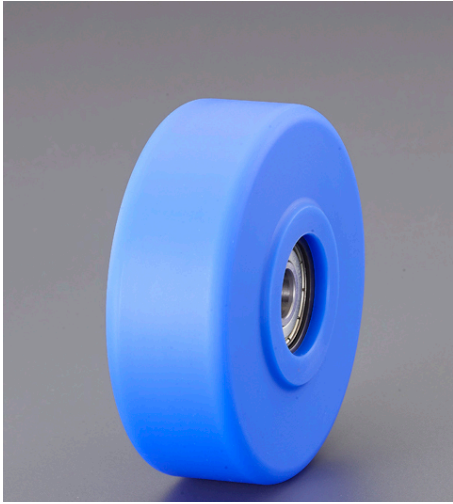


品番：EA986WB-50

品名：50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

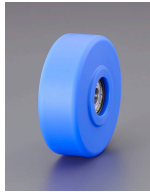

MCナイロンの特長
軽くて丈夫で耐熱性が良く、車輪場所でも衝撃を受け、摩擦抵抗や静電気を発生していません。
耐油・耐薬品性でも優れ、ノイズが少なく、材質です。また、摩擦係数があるアルミニウム製の車輪と異なり、アルカリに対する薬品耐性も優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	210kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	ベアリング幅	18mm
重量	75g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.