
 
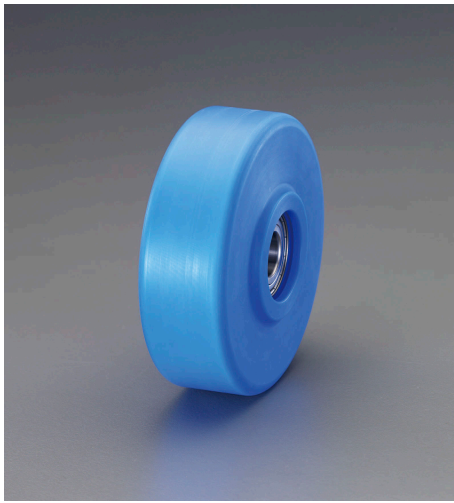


品番：EA986WC-130

品名：130x42mm 車輪(ステンス製ベアリング付・MCナイロン製)



販売価格	28,400円(税抜) / 31,240円(税込)		
カタログ価格	28,400円(税抜) / 31,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

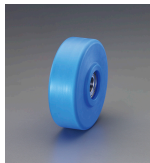

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で耐熱性が良く、車輪でも耐重が重く、摩擦抵抗や静電気を発生していません。  
耐油・耐薬品性でも優れ、ノイズが低く、材料です。また、摩擦係数があるアルコーン、ポリウレタンや、アルカリに対する耐薬品性にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	130×42mm	耐荷重	700kg
軸径	20mm	軸幅	50mm
リム幅	59mm	ベアリング幅	38.2mm
重量	740g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		
ボールベアリング(ステンレス)			
ステンレス製ベアリングで錆びに強い。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.