



品番：EA986WC-150


品名：150x44mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

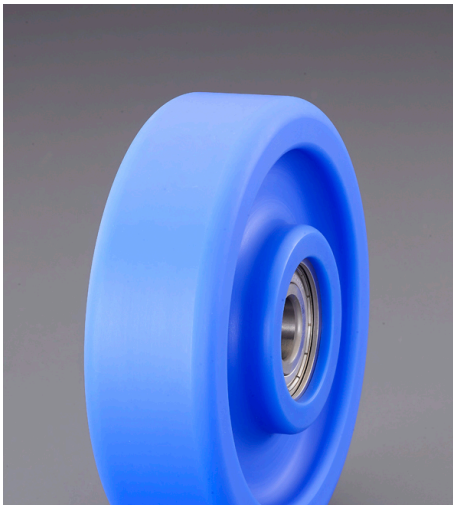

販売価格	33,600円(税抜) / 36,960円(税込)		
カタログ価格	33,600円(税抜) / 36,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

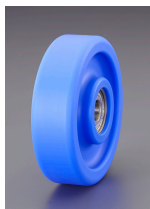

仕様

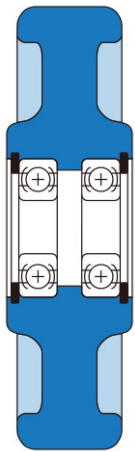

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、車輪場所でも耐摩耗性があり、機械部品や自動車部品に多く使われます。
耐油性能が良く、ノイズが少なく、材料です。また、摩擦係数があるアルコーン、ポリウレタンや、アルカリに対する耐薬品性にも優れています。

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	150×44mm	耐荷重	960kg
軸径	20mm	軸幅	52mm
リム幅	67mm	ベアリング幅	40.2mm
重量	870g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング(ステンレス)

ステンレス製ベアリングで錆びに強い。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.