

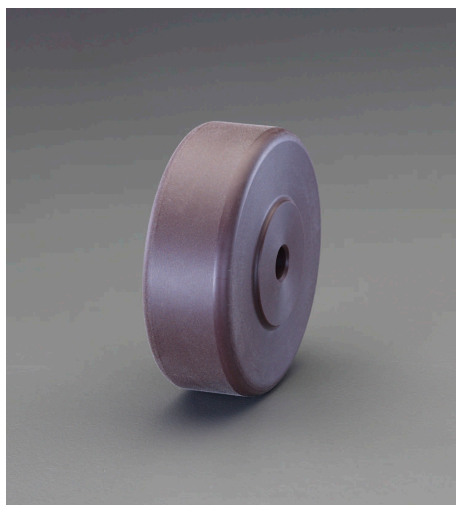


品番：EA986WD-100

品名：100x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

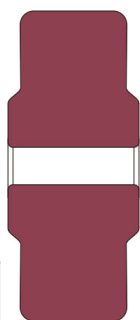

販売価格	7,750円(税抜) / 8,525円(税込)		
カタログ価格	7,750円(税抜) / 8,525円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 05:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

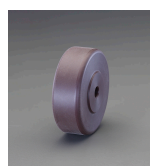

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも耐
摩耗性が有り、機械部品や輸送用車輪に優れて
います。
耐油性能が良く、ノイズが低く、くい
材質です。また、摩擦係数がある、アルコー
ル、クレーンや船、アルカリに対する薬品耐性
にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	100×34mm	耐荷重	610kg
軸径	12mm	軸幅	38mm
リム幅	47mm	重量	360g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性
ベアリングなし			
強度・耐熱性に優れています。			
水中での使用も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.