

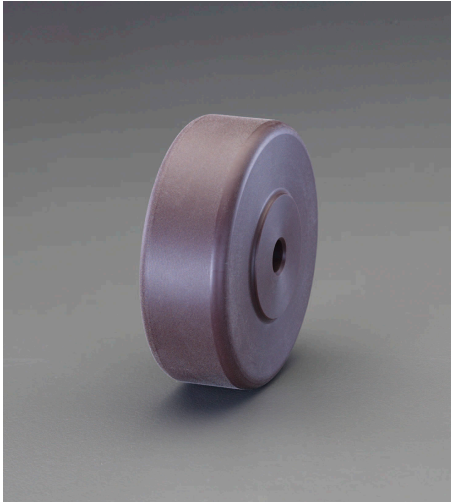


品番：EA986WD-50

品名：50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

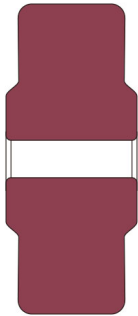

販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 05:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

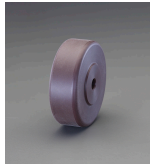

MCナイロンの特長
低くて丈夫で耐熱性が良く、摩耗場所でも耐摩耗性が優れ、機械部品や輸送用車輪に優れています。
耐熱温度が優れ、摩擦係数や耐摩耗性に優れています。
耐熱温度が優れ、摩擦係数や耐摩耗性に優れています。
耐熱温度が優れ、摩擦係数や耐摩耗性に優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	230kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	重量	70g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー		
ベアリングなし			
強度・耐熱性に優れています。			
水中での使用も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.