

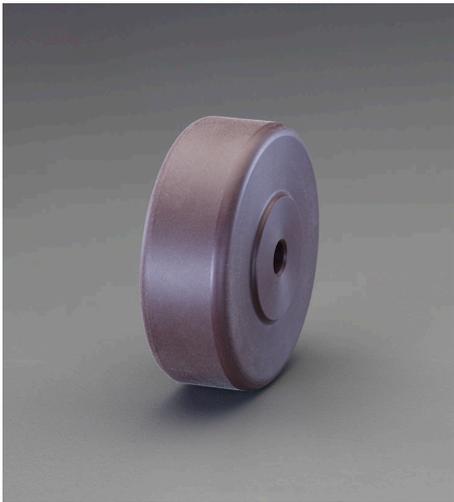


品番：EA986WD-75

品名：75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

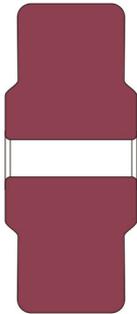

販売価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
カタログ価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/12 18:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

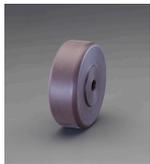

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも耐
摩耗性が有り、機械部品や輸送用車輪に優れて
います。
耐熱温度範囲で滑りが良く、ノイズが低く、軽い
材質です。また、摩擦係数があるアルミニウム、
鋼、ステンレス、アルカリに対する薬品耐性
にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	75×32mm	耐荷重	440kg
軸径	10mm	軸幅	36mm
リム幅	45mm	重量	190g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性
ベアリングなし			
強度・耐熱性に優れています。			
水中での使用も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.