

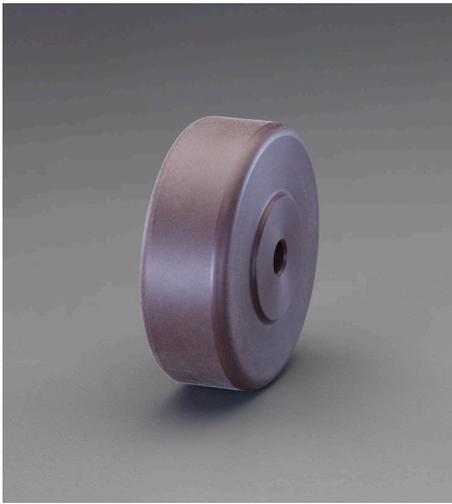


品番：EA986WD-75

品名：75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

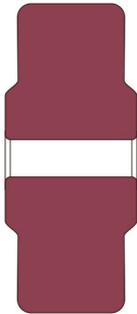

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,660円(税抜) / 5,126円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,660円(税抜) / 5,126円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/09/23 07:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1747ページ                      |      |   |

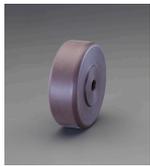

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも耐  
摩耗性が有り、機械部品や輸送用車輪に優れて  
います。  
耐油性能が良く、ノイズが低く、  
材質です。また、摩擦係数があるアルコー  
ル、ガラス繊維、アルカリに対する薬品耐性  
にも優れています。

#### 仕様

|                |   |      |  |
|----------------|---|------|--|
| 材質             | MCナイロン                                    | 耐熱温度 | -40℃~150℃                              |
| 車輪径×幅          | 75×32mm                                   | 耐荷重  | 440kg                                  |
| 軸径             | 10mm                                      | 軸幅   | 36mm                                   |
| リム幅            | 45mm                                      | 重量   | 190g                                   |
| 用途             | 台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー | 特長   | 大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性 |
| ベアリングなし        |   |      |  |
| 強度・耐熱性に優れています。 |   |      |  |
| 水中での使用も可能です。   |   |      |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.