


品番：EA986WE-50

品名：50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)



販売価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
カタログ価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/04 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1747ページ		

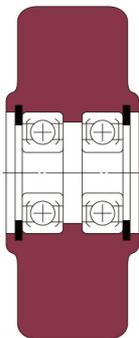

**MCナイロンの特長**  
軽くて丈夫で摩耗性が良く、暑い場所でも熱  
膨張率が少く、機械的強度や耐摩耗性に優れて  
います。  
耐油・耐薬品性でも優れ、ノイズが低く、軽い  
材質です。また、摩擦係数があるアルコーン  
系樹脂と比べ、アルカリに対する薬品耐性  
にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	230kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	ベアリング幅	18mm
重量	80g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

