

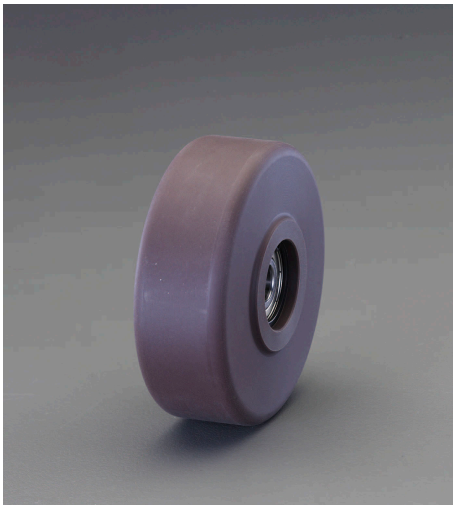


品番：EA986WE-65

品名：65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

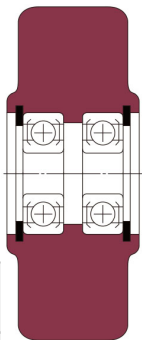

販売価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)		
カタログ価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 07:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

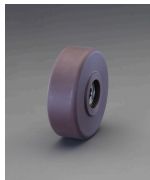

MCナイロンの特長
軽くて丈夫で摩耗性が良く、乗り場所でも耐衝撃性が有り、機械的強度や耐摩耗性に優れています。
耐熱・耐寒性で優れ、ノイズが低く、静かな材料です。また、摩擦係数が高いアルコーン、ポリウレタンや、アルカリに耐える高耐薬品性にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	65×34mm	耐荷重	410kg
軸径	12mm	軸幅	39mm
リム幅	40mm	ベアリング幅	29mm
重量	200g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

