

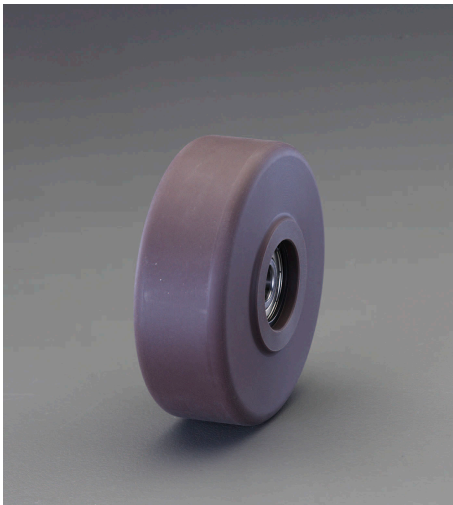


品番：EA986WE-75

品名：75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車)

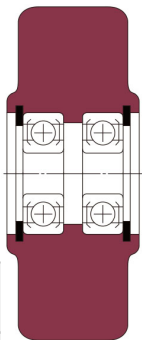

販売価格	8,060円(税抜) / 8,866円(税込)		
カタログ価格	8,060円(税抜) / 8,866円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/11 07:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

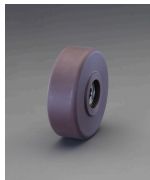

MCナイロンの特長
軽くて丈夫で摩耗性が良く、暑い場所でも熱
膨張率が低く、機械的強度や耐摩耗性に優れて
います。
耐油・耐薬品でも腐食が少なく、サイズが細かい
材質です。また、摩擦係数があるアルコーン
系樹脂と比べ、アルカリに対する薬品耐性
にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	75×32mm	耐荷重	440kg
軸径	10mm	軸幅	36mm
リム幅	45mm	ベアリング幅	25.3mm
重量	230g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

