

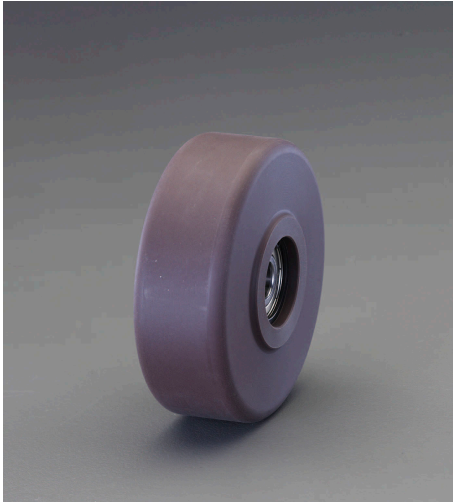


品番：EA986WE-75

品名：75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車)

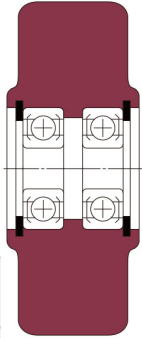

販売価格	8,060円(税抜) / 8,866円(税込)		
カタログ価格	8,060円(税抜) / 8,866円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/10 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

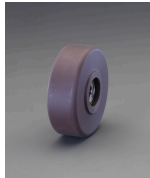

MCナイロンの特長
軽くて丈夫で摩耗性が良く、暑い場所でも耐熱性が優れ、機械的強度や耐薬品性に優れています。
耐熱温度が200℃以上あり、ナイロンに比べて耐熱性が高い材料です。また、摩擦係数があるアルミコーティングの加工も、アルミに比べて耐薬品性に優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~150℃
車輪径×幅	75×32mm	耐荷重	440kg
軸径	10mm	軸幅	36mm
リム幅	45mm	ベアリング幅	25.3mm
重量	230g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

強度・耐熱性に優れています。

水のかかる場所でも使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

