


品番：EA986YB-22

品名：18インチ 電動三輪自転車

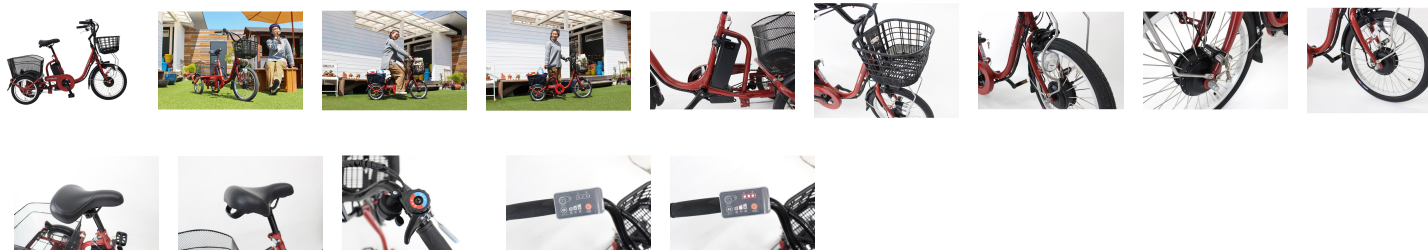

販売価格	180,000円(税抜) / 198,000円(税込)		
カタログ価格	180,000円(税抜) / 198,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2463ページ		



仕様

メーカー	ミムゴ	型番	BEPN18
商品名	E-PARTON(イーパートン)	タイヤサイズ	フロント:18型、リア:14型×2
ギア数	変速なし	重量(kg)	27.5
カラー	ブリックレッド(マット)	フレーム材質	スチール
サイズ	140×58×95.5cm	推奨適応体重	65kg
適応身長	130cm～	バッテリー	リチウムイオンバッテリー(5.8Ah)
充電器	電源:AC100V～240V	充電時間	約3時間30分(PSEマーク)
サドル地上高さ	約67.5～84.5cm	アシスト切替	3モード(低・中・高)
走行距離	低モード:約30km 中モード:約25km 高モード:約20km	カゴサイズ	前カゴ:約340×290×210mm 後カゴ:約320×400×230mm
ブレーキ	前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ 後輪:サーボブレーキ	モーター	ブラシレスモーター(定格出力:250W)
仕様	アシスト機能、シングルギア、スイング	付属品	バッテリー充電器(スペアキー付)

機能、ワンタッチコントローラー、前カゴ
(大型樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LED
ライト、前輪錠(スペアキー付)、耐摩耗
タイヤ

ひと回り小さいサイズで安心感アップ!両足が地面にしっかり着いて無理なく乗れます。


方向転換などに車体を支えやすい便利な持ち手付きのサドルです。

音鳴りの解消!湿気の多い日もキーキー鳴りにくいリアブレーキ。

普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得

〈注意〉バッテリーは自然放電します。バッテリー残量が少ないまま長期間使用されない場合、保護回路が働き電源が入らなくなることがあります。商品到着後は1週間以内に開封し、バッテリー残量が少ない場合は充電してください。また、使用していなくても定期的に充電してください。

代替品

	<p>品番 EA986YB-25</p> <p>コメント 18型、電動三輪車、マットカーキ</p>
	<p>品番 EA986YB-24</p> <p>コメント 20型、普通三輪車、グリーン</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.