



品番 : EA987-5

品名：150kgx5.0m チェーンブロック

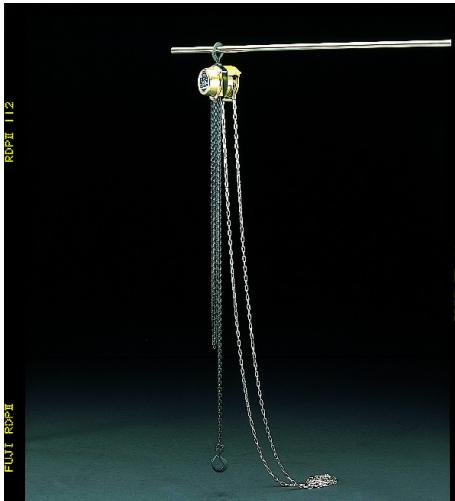

販売価格	51,800円(税抜)／56,980円(税込)		
カタログ価格	51,800円(税抜)／56,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

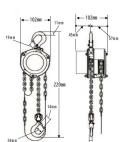

揚程は5.0mです。

仕様

揚程は5.0mです。			
定格荷重	150kg	手巻力量	17kg
フック口開き	14mm・19mm	揚程	5.0m
重量	3.9kg	フック間最小距離	220mm
線径×ピッチ(mm)	ロードチェーン:3.1×9.3 ハンドチェーン:2.5×14		

工具箱に入ります。

ISO・V級(1000N/mm²以上)を採用。耐摩耗性が3.5倍以上となり(メーカー比)長時間のハードな使用にも摩耗率1%以内という驚異のローリングライフチェーンです。また、特殊Znの防錆処理チェーンです。

メーカー独自の過負荷防止安全機構である「トルコン装置」を装備。万一のオーバーロード時には作業の安全性を保つためセーフティスリップを行い、危険状態を未然に防ぎます。また、これによりフックの伸びや部品損傷を起こさず、本体と各部品の長寿命化をも実現させています。

リブ鋼板に3本のステー bolt を配した「衝撃に強いギヤケース＆フレーム」やピニオンシャフト一体型の「高精度ギヤ」、衝撃に対して減速ギヤを正しく保持する「3本のノックピンと軸受」、信頼性の高い「メカニカル湿式ブレーキ」などの構造特性を保持しています。

また「ブレーキ部分の2重カバー」、「独自形状のチェーンガイド」など、雨水、塵埃などの異物侵入を厳密にシャットアウトする構造を持ち、さらには各部の防錆処理など、先進的な機構保持・長寿命化対策がすみずみにまで施されています。合金鋼を熱処理した「上下フック」は、スリムでも強靭で、ふところの大きいフックです。

代替品

品番	EA987-5A
コメント	変更点:ギヤカバーの色



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.