



品番：EA987CF-2.5

品名：0.25tonx2.5m チェーンブロック

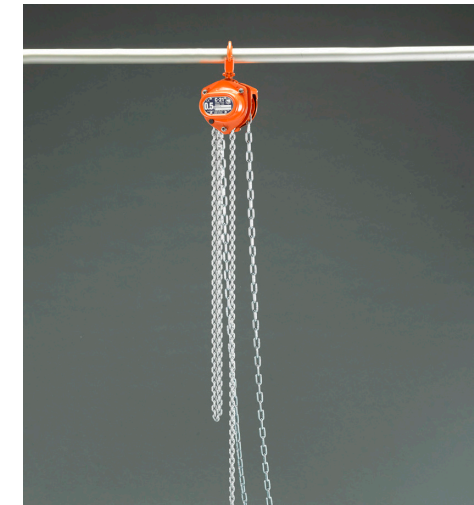

販売価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜)／19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1788ページ		

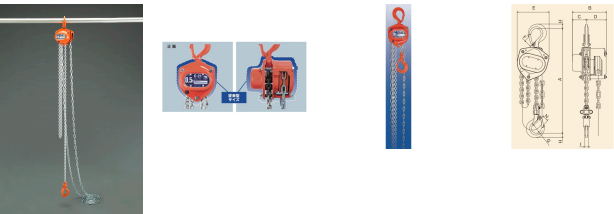

ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/mm²のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

定格荷重(kg)	250	揚程(m)	2.5
重量(kg)	6.1	手巻力量	13kg
フック間最小距離(mm)	275	ロードチェーン	線径×ピッチ:4.3×12mm 掛数:1
手鎖	線径×ピッチ:4.5×23.0mm	フック口開き	17mm
小型・軽量タイプ			
巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群			
表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/mm ² 耐摩耗性に優れたロングライフチェーン			
先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。			
本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。			
ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。			
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現。			
ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.