



品番：EA987CJ-8

品名：0.5tonx8.0m チェーンブロック

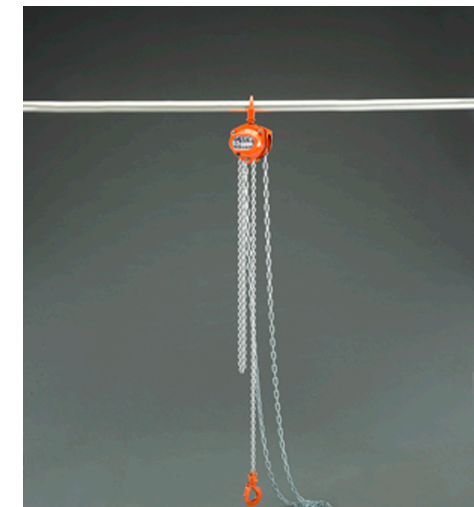

販売価格	41,400円(税抜)／ 45,540円(税込)		
カタログ価格	41,400円(税抜)／45,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/12/16 15:37現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1788ページ		

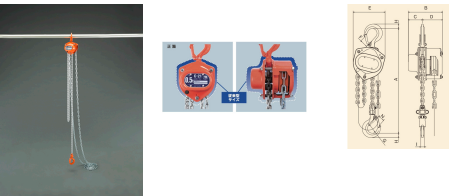

ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/mm²のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

定格荷重(kg)	500	揚程(m)	8
重量(kg)	8.5	手巻力量	26kg
フック口開き	24mm・30mm		
小型・軽量タイプ			
チェーンは熱処理しており、高強度で耐摩耗性に優れています。			
表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/mm ² 耐摩耗性に優れたロングライフチェーン			
巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群			
先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。			
本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。			
ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。			
ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。			

