


品番：EA987CL-5

品名：1.5tonx5.0m チェーンブロック

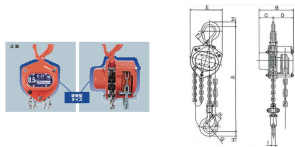

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 40,700円(税抜) / 44,770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 40,700円(税抜) / 44,770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/08/03 06:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1788ページ | | |



ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/mm²のロードチェーンを採用
チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、長寿命・安全設計を実現

仕様

| | | | |
|----------|-----------|-------|------|
| 定格荷重(kg) | 1500 | 揚程(m) | 5 |
| 重量(kg) | 16.2 | 手巻力量 | 33kg |
| フック口開き | 29mm・36mm | 材質 | スチール |
| フック間最小距離 | 340mm | | |

チェーンは熱処理しており、高強度で耐摩耗性に優れています。

表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/mm²
耐摩耗性に優れたロングライフチェーン

小型・軽量で使いやすいチェーンブロックです。

巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群

先端部を短く、横ずれ防止の外れ止めを装備

本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。

ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。

ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.