


品番 : EA987DA-9

品名 : AC100V/490kgx 5m 電動チェーンブロック

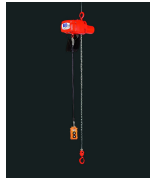

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 202,300円(税抜) / 222,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 202,300円(税抜) / 222,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/03 14:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1739ページ | | |



巻上速度5m/分
モーター出力は600W
定格荷重は490kgです。

仕様

| | | | |
|-----------|--------|---------|---------------|
| 定格荷重(kg) | 490 | 揚程(m) | 5 |
| 巻上速度(m/分) | 5 | 重量(kg) | 22 |
| 電源 | 単相100V | モーター出力 | 600W |
| 操作コード | 3m | 電源コード | 5m |
| フック間最小距離 | 385mm | ロードチェーン | 線径×ピッチ:4×12mm |

屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。

過負荷防止、過巻防止の安全装置付き

小型、軽量のコンパクト設計

過酷な条件にも強い表面硬化ロードチェーン(最小破断応力900MPa)

安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具

時代の要求に応える低騒音設計

家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

