


品番 : EA987DB-2

品名 : AC100V/100kgx10m 電動ホイスト



販売価格	81,200円(税抜)／89,320円(税込)		
カタログ価格	81,200円(税抜)／89,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1789ページ		

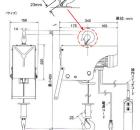

## 仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	ZS100
電源	100V、200W	揚程	10m
吊揚速度	12m/分	操作コード	3m
電源コード	1.5m	定格荷重	100kg
ワイヤー長	10m	ワイヤーの太さ	4mm
最短フック距離	450mm	フック口開き	23mm
重量	14.5kg		

屋内用

単相100V仕様でご家庭でもご使用いただけます。

ブレーキ付ギアードモーター採用

動作音が低いので、様々な現場に対応

独自システムにより本体の傾きや吊荷の揺れを抑えます。

誘導ギアードモーター採用

オイル交換、カーボンブラシ交換のわずらわしさはありません。

過巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。

日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾 8ヶ国 特許権 取得済

屋内仕様のため時間定格5分です。

長時間の連続運転や使用場所の移動には向きです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.