


品番：EA987DC-10

品名：125kgx10m 電動チェーンブロック

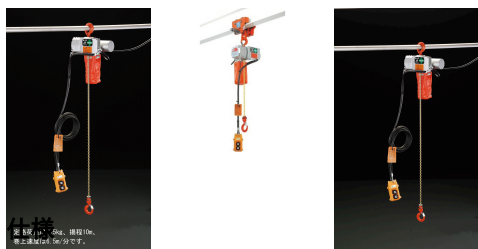

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 155,000円(税抜) / 170,500円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 155,000円(税抜) / 170,500円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/07/03 14:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



|           |        |         |              |
|-----------|--------|---------|--------------|
| 定格荷重(kg)  | 125    | 揚程(m)   | 10           |
| 巻上速度(m/分) | 6.5    | 重量(kg)  | 8.9          |
| 電源        | 単相100V | モーター出力  | 180W         |
| 操作コード     | 9.5m   | 電源コード   | 3m           |
| フック間最小距離  | 280mm  | ロードチェーン | 線径×ピッチ:3×9mm |

超軽量・コンパクト設計

V級表面硬化ロードチェーンを採用

過負荷防止機能、過巻防止希望を搭載

上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備

チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製

#### 代替品

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | 品番 EA987DC-10A<br>コメント 品番変更 |
|--|-----------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.