


品番：EA987DC-10

品名：125kgx10m 電動チェーンブロック

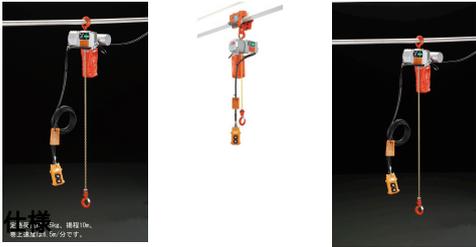

販売価格	155,000円(税抜) / 170,500円(税込)		
カタログ価格	155,000円(税抜) / 170,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 21:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



定格荷重(kg)	125	揚程(m)	10
巻上速度(m/分)	6.5	重量(kg)	8.9
電源	単相100V	モーター出力	180W
操作コード	9.5m	電源コード	3m
フック間最小距離	280mm	ロードチェーン	線径×ピッチ:3×9mm

超軽量・コンパクト設計

V級表面硬化ロードチェーンを採用

過負荷防止機能、過巻防止希望を搭載

上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備

チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製

代替品

	品番 EA987DC-10A コメント 品番変更
--	-----------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.