


品番 : EA987E-17A

品名 : 250kg パイプトロリー(ストッパー付)

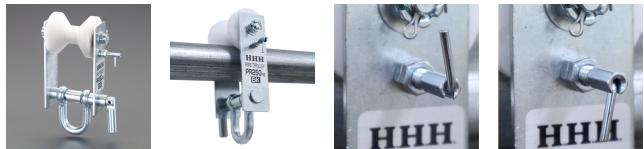

販売価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
カタログ価格	7,260円(税抜) / 7,986円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/12 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1741ページ		



仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	PR250BK
使用荷重(t)	0.25	適用パイプ径(mm)	35~60
重量(kg)	0.82	材質	本体:スチール ローラー:ナイロン
全長	180mm	取付方法	折れピンを抜き取りシャックルを外してから、再びパイプ・シャックルなどと一緒に差し込んでください。

車輪ロック機構付

単管に取り付けて荷物を搬送させることができます。

ストッパー付きですので、勝手に転がらず便利です。

樹脂製車輪なので静かです。

軽量ですので一人で取り付けることができます。

小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。

※人間の搬送には使用できません。

※本機は屋内仕様です。雨ざらし、野ざらしでの使用や保管は避けてください。

※段差や継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。

※本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も荷重は合計250kgになります。

※ロック機構は車輪を動かなくする機構です。パイプの傾きや振動などで動く場合があります。確実に止めたい場合は前後に別の単管クランプを取り付けるか、ロープ等で固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.