
 


品番：EA987E-36

品名：160-250kg/0.7-1.1m ハイ°マウントジブクレーン

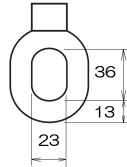

販売価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 11:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1740ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	PMJ
※注意※	【お客様組立品】	使用荷重(kg)	0.85~1.1m:160 0.15~0.7m:250
サイズ(L×H)mm	1100×435	重量	9.5kg
材質	スチール	可動範囲	0.7~1.1m
アーム径	φ48.6mm (40A)	取付スペース	約450mm
旋回角度	180度	注意	・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。

48.6mm径単管専用です。

小型軽量ですので一人で取り付けることができます。

パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。

パイプハンガー2個付きです。

電動ウィンチ (EA840BH・EA840BH-6) は取付アダプター (EA840BH-8) を使い、クレーンに取り付けることができます。

※同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.