


品番 : EA987GL-21

品名 : 0.4 ton/M10 回転アイナット

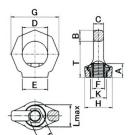

販売価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/08 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1810ページ		



## 仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRM-M10
リング内径(mm)	25	リング線径(mm)	8
ねじ径	M10	締付トルク	10Nm
使用荷重	0.4t	重量	0.1kg

使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。

搬用ラチエットにて締め付け

ニッケルクロムモリブデン鋼

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

並目

市販のレンチで締め付けできます。

全方向負荷可能な回転アイナットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.