


品番：EA987GL-22

品名：0.75ton/M12 回転アイナット



販売価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
カタログ価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		

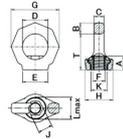

仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン(RUD)	型番	VRM-M12
リング内径(mm)	30	リング線径(mm)	10
ねじ径	M12	締付トルク	25Nm
使用荷重	0.75t	重量	0.2kg

使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。

搬用ラチェットにて締め付け

ニッケルクロムモリブデン鋼

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

並目

市販のレンチで締め付けできます。

全方向負荷可能な回転アイナットです。

代替品

品番	EA987GP-3A
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.