


# 品番：EA987GL-22

品名：0.75ton/M12 回転アイナット



|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 16,400円(税抜)／18,040円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 16,400円(税抜)／18,040円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：1 (2025/12/15 16:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                           | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1810ページ                     |      |   |

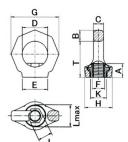

## 仕様

|           |                     |           |         |
|-----------|---------------------|-----------|---------|
| メーカー      | ルッドリフティングジャパン (RUD) | 型番        | VRM-M12 |
| リング内径(mm) | 30                  | リング線径(mm) | 10      |
| ねじ径       | M12                 | 締付トルク     | 25Nm    |
| 使用荷重      | 0.75t               | 重量        | 0.2kg   |

使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。

搬用ラチエットにて締め付け

ニッケルクロムモリブデン鋼

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

並目

市販のレンチで締め付けできます。

全方向負荷可能な回転アイナットです。

## 代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA987GP-3A  |
|  | コメント | 仕様をご確認ください。 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.