


品番 : EA987GL-26

品名 : 4.5 ton/M30 回転アイナット



販売価格	52,900円(税抜)／58,190円(税込)		
カタログ価格	52,900円(税抜)／58,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/08 05:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1810ページ		

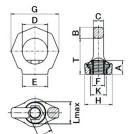

仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRM-M30
リング内径(mm)	60	リング線径(mm)	24
ねじ径	M30	締付トルク	330Nm
使用荷重	4.5t	重量	1.5kg

使用荷重は、10.9級以上のボルトの荷重になります。

搬用ラチエットにて締め付け

ニッケルクロムモリブデン鋼

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

並目

市販のレンチで締め付けできます。

全方向負荷可能な回転アイナットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.