 



品番 : EA987GM-1

品名 : 0.63ton/M12x18mm ヘアリング 入スイベル吊フック



販売価格	29,300円(税抜) / 32,230円(税込)		
カタログ価格	29,300円(税抜) / 32,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/10 05:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		

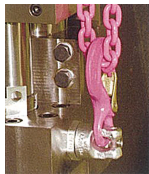

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	PP-S-0.63t-M12
材質	ニッケルクロムモリブデン鋼	使用荷重	0.63t
口の開き	18mm	全長	129mm
ねじ径	M12×18	重量	0.4kg
安全ラッチ付			
反転作業に適しています。			
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装			
二層のベアリングで負荷がかかってもスムーズに回転します。			
並目			
シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。			
全方向負荷が可能。			
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靱です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

