 



品番：EA987GP-4A

品名：2.0 ton/M16x22mm ロードリング



販売価格	24,900円(税抜) / 27,390円(税込)		
カタログ価格	24,900円(税抜) / 27,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		

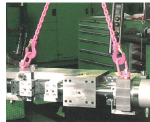

仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン(RUD)	型番	VLBG-PLUS 2t M16
使用荷重	2t	ねじ径	M16×22mm
リング線径	13.5mm	リング内径	36×39mm
適正トルク値	150Nm	材質	本体:ニッケルクロムモリブデン鋼 ボルト:ICE鋼
重量	0.55kg		

荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、180°可動)

ボルト位置とリングをずらした設計により、従来型と比べて基本使用荷重が平均で45%増

特許取得のICEボルトは抜け止め加工がされており、表面処理には高い耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用

低温度下の使用に強く、より高い靱性、曲げ強度、耐磨耗性を実現します。

吊り方向に対してリングの位置調整が可能
固定スプリングによりリングの位置決めができ、騒音防止としても機能します。

温度により色変化する特殊パープルパウダー塗装
周囲温度(225℃~300℃)で色変化する、強度劣化を目視で確認できます。
(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)

鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用

並目

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.