 



品番：EA987GP-5A

品名：3.5 ton/M20x32mm ロードリング



販売価格	28,400円(税抜) / 31,240円(税込)		
カタログ価格	28,400円(税抜) / 31,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		

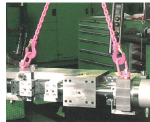

仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン(RUD)	型番	VLBG-PLUS 3.5t M20
使用荷重	3.5t	ねじ径	M20×32mm
リング線径	16.5mm	リング内径	54×55mm
適正トルク値	400Nm	材質	本体:ニッケルクロムモリブデン鋼 ボルト:ICE鋼
重量	1.3kg		

荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、180°可動)

ボルト位置とリングをずらした設計により、従来型と比べて基本使用荷重が平均で45%増

特許取得のICEボルトは抜け止め加工がされており、表面処理には高い耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用

低温度下の使用に強く、より高い靱性、曲げ強度、耐磨耗性を実現します。

吊り方向に対してリングの位置調整が可能
固定スプリングによりリングの位置決めができ、騒音防止としても機能します。

温度により色変化する特殊パープルパウダー塗装
周囲温度(225℃~300℃)で色変化する、強度劣化を目視で確認できます。
(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)

鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用

並目

代替品

	<p>品番 EA987GP-6A コメント 使用荷重4.5t</p>
	<p>品番 EA987GP-4A コメント 使用荷重2t</p>
	<p>品番 EA987GP-3A コメント 使用荷重1.35t</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.