


品番：EA987GY-12

品名：0.8ton/M12x21mm マルチアイボルト

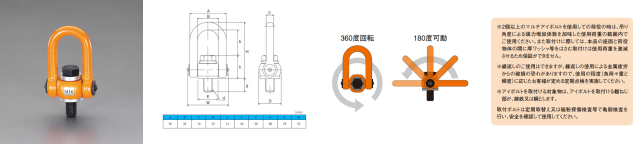

販売価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)			
カタログ価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)			
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/10 23:59現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1761ページ			



仕様

メーカー	浪速鉄工 (IRON WAVE)	型番	ME1210C
使用荷重	0.8t	ねじサイズ	M12×21
内寸サイズ	30×40mm	リングサイズ	50×88mm
リング線径	10mm	締付トルクの目安	1.5～4.0kgf・m
材質	鍛造鉄 芯:SCM(クロムモリブデン鋼)	重量	0.35kg

国土交通省新技術提供システム『NETIS』認定品 NETIS登録番号:KK-150017-VE
重量物吊り上げ軸に対し360度回転
吊り方向に対しても180度可動
従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り・斜め吊り・引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能となるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、コスト削減になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.