


品番 : EA987HA-125B

品名 : 125mm 強力型滑車(2車)

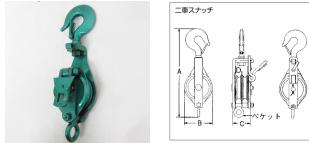

販売価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 09:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	125×2S
材質	スチール	車径	125mm
使用荷重	1.5t	使用ロープ径	~14mm
全長	395mm	重量	8kg
フック口開き	28mm	シャフト径	20mm

ペケット付(本体下部のリング)

2車

スナッチタイプ

スイベル式(360°回転)

スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。

先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。

フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。

シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結合油軸受け)を装着しています。

強力・堅牢な滑車です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.