

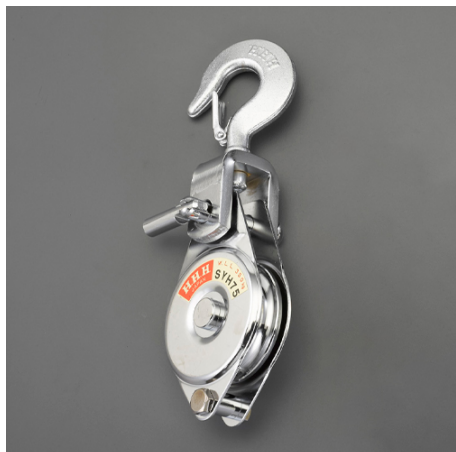


品番：EA987HB-75

品名：75mm 滑車(ハ`アリング`入)

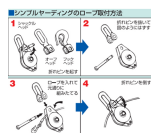

販売価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
カタログ価格	8,760円(税抜) / 9,636円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 09:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		

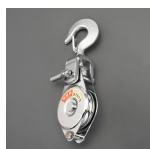

仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	SYH75
材質	スチール	仕様	フック型
使用ロープ径	~10mm	車径	75mm
使用荷重	350kg	全長	240mm
重量	1.35kg	フック口開き	15mm
シャフト径	15mm	用途	荷物の吊り上げ、吊り下げ作業 電気、電設、建築、設計、土木工事 ウインチ、船舶用、ゴルフ場ネット張り

折れピンにより工具無しで本体と頭部を安全確実に分離結合できます。

スイベル式(360°回転)

小型・軽量で持ち運びが容易。

全長が短くて、空間を有効利用可能。

シーブ綱道のRが小さく、小径ワイヤーロープを傷めない。

シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。

全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。

安全係数5以上で設計、強力安全。

フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。

使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.