
 
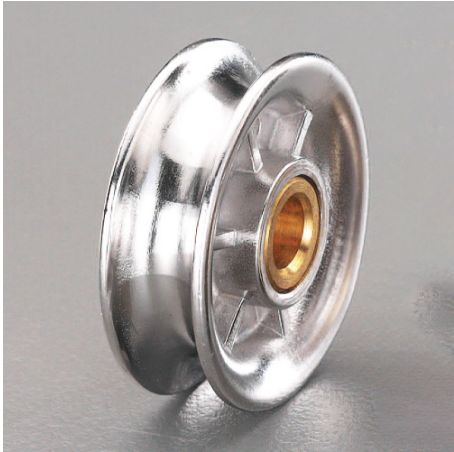


品番：EA987HR-21

品名：50x10mm シーブ



販売価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/05 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1788ページ		

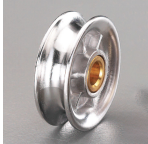

仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	V50-S
車径(A)	50mm	サイズ	B:18mm、C:16mm、D(穴径): 10mm、G:12mm
使用ロープ径	～8mm	材質	ステンレス(SUS304) 軸受け部:青銅(砲金)
耐荷重	125kg		

滑車の交換用部品です。			
高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HR-22)をご使用下さい。			
推奨使用ワイヤーロープ径はシーブ径の5%を目処としてください。 ワイヤーロープが推奨使用径を超えた場合、シーブの破損につながります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.