


品番：EA987SB-75B

品名：φ75mm フック型滑車(ステンス製)



販売価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/12 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1786ページ		

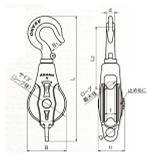

### 仕様

仕様	フック型	使用荷重	500kg
車径	75mm	使用ロープ径	~16mm
全長(L)	259mm	フック口開き	18mm
サイズ	d:17mm、D:18mm、 L2:129mm、B:80mm、 B1:23mm、t:24mm、 t1:54mm	重量	1.25kg
使用六角レンチ径	1.5mm	材質	本体:特殊ステンレス、 シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、 側板、シーブピン、六角穴付止めネジ: ステンレス(SUS304)
ベケット付(穴径:18mm)			
ナットの緩み防止機構付			
スイベル式(360°回転)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.