


品番：EA987SD-73

品名：38mm 滑車(ステンレス製/2車)

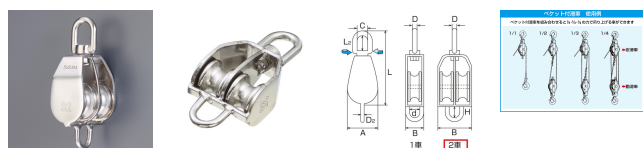

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/08 05:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1737ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------|--------|---------------|
| 車径 | 38mm | 車数 | 2 |
| 車溝幅 | 12mm | 全長 | 103mm |
| 使用ロープ径 | ~φ11mm | ベケット内寸 | 19×17.5mm |
| 使用荷重 | 160kgf | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 485g | | |

ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に

アイの部分がスィベル式で、よじれません。

ベケット付

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.