


品番：EA988AC-1.5A

品名：0.5tonx1.2m レバーホイスト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,400円(税抜) / 23,540円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,400円(税抜) / 23,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/30 12:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1716ページ | | |

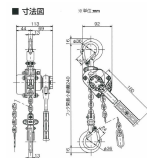

小型・軽量・丈夫で使い易く最後の一締めが良く締まる

仕様

| | | | |
|--------|------------|----------|---------------|
| 使用荷重 | 0.5t | 最大巻取長 | 1.2m |
| 重量 | 2.8kg | フック間最小距離 | 240mm |
| 手巻力量 | 363N(37kg) | ロードチェーン | 線径:4.3mm、掛数:1 |
| フック口開き | 24mm | | |

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

本体の姿勢にかかわらず確実に目的の長さにチェーンを調整できる強制遊転方式

鋼板製ボディと鍛造製レバーで超小型・軽量でありながら丈夫。シンプルな構造でメンテナンスも容易。

「あと一締め」が締まる。

ブレーキ周りの適切な表面処理とブレーキ力の最適設計で噛み込みを防止。

上下安全フック:先端の短いフック形状、頑丈な外れ止め金具を採用し、ワイヤーを外れにくくしました。

狭いスペースでの作業性アップ

レバー操作方向に巻上げ・巻下げ

