


品番：EA988AC-3A

品名：0.5tonx3.0m レバーホイスト



販売価格	27,600円(税抜) / 30,360円(税込)		
カタログ価格	27,600円(税抜) / 30,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1716ページ		

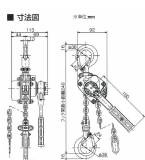

小型・軽量・丈夫で使い易く最後の締りが良く締まる

#### 仕様

使用荷重	0.5t	最大巻取長	3m
重量(kg)	3.8	フック間最小距離	240mm
手巻力量	363N(37kg)	ロードチェーン	線径:4.3mm、掛数:1
フック口開き	24mm	ロードチェーンの種類	VH-4.3
ロードチェーン表面処理	MG処理		

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

本体の姿勢にかかわらず確実に目的の長さにチェーンを調整できる強制遊転方式

鋼板製ボディと鍛造製レバーで超小型・軽量でありながら丈夫。シンプルな構造でメンテナンスも容易。

「あと一締め」が締まる。

ブレーキ周りの適切な表面処理とブレーキ力の最適設計で噛み込みを防止。

上下安全フック:先端の短いフック形状、頑丈な外れ止め金具を採用し、ワイヤーを外れにくくしました。

狭いスペースでの作業性アップ

レバー操作方向に巻上げ・巻下げ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.