


品番：EA988BD-1.5

品名：0.8tonx1.5m レバーホイスト



販売価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/25 18:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1716ページ		

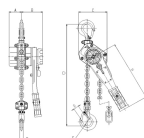

簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載

### 仕様

使用荷重(t)	0.8	最大巻取長	1.5m
重量(kg)	6	フック口開き	23mm
材質	スチール	フック間最小距離	290mm
手巻力量	30kg	ロードチェーン	線径:5.6mm、掛数:1

ラチェット式で、使い易く安全です。

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載

グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用

ブレーキ周りを防錆処理で錆み込みを防止

頑丈な外れ止め金具

フック先端部を短くすることでワイヤーをはずれにくくしました

ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

