


品番 : EA988BG-3

品名 : 3.2tonx3.0m レバー荷イスト



販売価格	61,100円(税抜)／67,210円(税込)		
カタログ価格	61,100円(税抜)／67,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1716ページ		

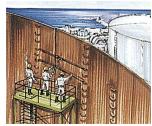

簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載

仕様

使用荷重	3.2t	最大巻取長	3.0m
重量	16.5kg	フック口開き	36mm
フック間最小距離	420mm	手巻力量	37kg
ロードチェーン	線径:9.0mm、掛数:1	カミコミ防止	ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。
操作性アップ	ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。	頑丈な外れ止め金具	フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。

ラチェット式で、使い易く安全です。

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載

グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.