
品番: EA989RB-4

品名:545kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)

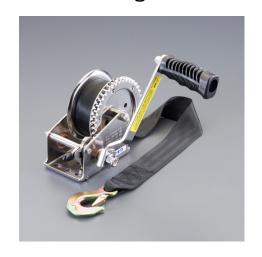

| 販売価格 | 25,900円 (税抜)/ 28,490円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 25,900円(税抜)/28,490円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/19 15:59現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | | |
| カタログ ページ | 1763ページ | | | | |



















錆に強いステンレス仕様のハンドウィンチ

仕様

| 引張能力 | 545kg | 最大巻取長さ | 5mm×20m |
|---------|---------------|---------|--|
| ギア比 | 4.1:1 | 重量 | 2.5kg |
| ドラム幅 | 51mm | ドラム径 | 17.5mm |
| ハンドル長 | 200mm | 材質 | 本体:ステンレス(SUS304) ハンドルの外面:PVC樹脂 伝動軸の軸受け:銅製 スイッチレバーの外面:PVC樹脂 付属のケーブル固定用のネジ、ナット: 鉄 |
| 使用荷重 | 500kg(ストラップ部) | ストラップ幅 | 50mm |
| ストラップ長さ | 7.5m | ストラップ材質 | ナイロン |
| フック開口幅 | 18mm | 付属品 | ワイヤロープ止めねじ |
| 構引き田 | | | |

横引き用

つめかけブレーキ式(フリーホイール)

頑丈で精密性の高いギア構造

握りやすいハンドルデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.