


品番：EA990KB-11

品名：[単1x4本]ドラム缶用オイルポンプ



販売価格	8,270円(税抜) / 9,097円(税込)		
カタログ価格	8,270円(税抜) / 9,097円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/04/11 05:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0630ページ		

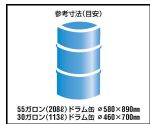

仕様

メーカー	工進	型番	FQ-25
吐出量	10L/min	適用	軽油、灯油専用(ガソリン不可)
電源	単1電池×4本(別売)	全長	1350mm
ホース長	1.5m	重量	830g
吐出口	25mm	電池寿命目安	1000L(揚程0m時)
用途	ドラム缶からの油の移送	吐出ホース径	16mm
全揚程	2.0m	給油ノズル	ガンタイプ
吸入口径	φ55mm	使用不可液体例	ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など

電池式なので電源がないところでも使用可能

ガンノズル式なので給油しやすい。(※ガソリンにはご使用いただけません。)

オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。

ノズルフック付

充電式電池も使用可能(マンガン電池は使用不可)。

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能

ポリ缶(18L)へ約2分で給油

※本製品はドラム缶から灯油・軽油を移送する為の製品です。それ以外での用途には使用しないでください。

※新旧・異種の電池を混用しないでください。

※ポンプ使用温度は0℃～40℃の範囲で使用してください。0℃以下の気温の場合、使用後は本体より乾電池を外して、室内など温度が5℃～45℃の場所に保管してください。0℃以下で放置されると、極端に電池寿命が短くなる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.