


品番：EA991-51

品名：DC18V 電動グリースガン(本体のみ/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 62,000円(税抜) / 68,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 62,000円(税抜) / 68,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0644ページ | | |

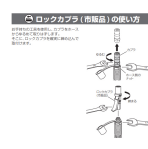

仕様

| | | | |
|------------|---|-------------|---|
| メーカー | HIKOKI | 型番 | AL18DA(NN) |
| 用途 | 各種機械へのグリース充填作業に | 最大吐出圧力 | 低速:69MPa 高速:41MPa |
| 吐出量 | 低速:115g/分 高速:297g/分 | 容量 | カートリッジ:420ml バルク:640ml |
| 電源 | マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) | 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 静音フル充電:約104分 ※EA813HF-17BとEA813H-26の組み合わせ時 |
| ノズルねじサイズ | NPT1/8" | ノズル長 | 1200mm |
| 適応グリースちょう度 | ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2) | 適合カートリッジサイズ | ジャバラタイプ400g(420ml) φ55×232mm(※参考値) |
| 付属品 | ショルダーベルト、ホース用LEDライト | サイズ | 412(W)×227(D)×110(H)mm |
| 重量 | 5.0kg(EA813HF-17B装着時) | 一充電当たりの作業量 | 大気圧、気温23度、グリースちょう度No.2、EA813HF-17B使用時 高速:約8800ml 低速:約5400ml |
| グリース補充方法 | ・カートリッジ取付 ・バルクから直接補充 ・ポンプ(市販品)からの補充 | | |

電池・充電器は別売りとなります。

軽量&高圧吐出で作業がはかどります。

トップクラスの吐出パワー

※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。

国内初!10段階にグリースの吐出量を調整できるダイヤル搭載

※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて。

ホース用LEDライト搭載で注油先を明るく照らします。

ホースホルダにホースを留められて移動や収納の際に便利です。

ショルダーベルトが標準付属で持ち運びラクラク!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.