


# 品番 : EA991C-1

品名 : 400g/-10°C~60°C カ-トリッジ グリース(シャーシ-)

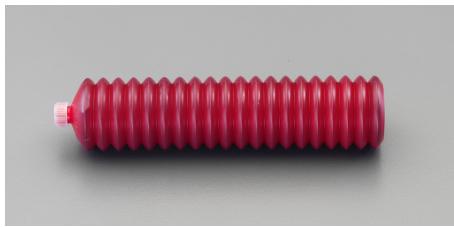

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 590円(税抜)／649円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 590円(税抜)／649円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 29 (2026/02/04 03:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0648ページ                       |      |   |



|  |         |        |
|--|---------|--------|
| グリースの規格(セラード)は一般にNLGIの規格で示されます。<br>JIS規格もごとに掲載しています。 |         |        |
| NLGI No. 適用する範囲 評価                                   |         |        |
| 000  | 400~430 | 流動性    |
| 00   | 320~430 | 粘度     |
| 0  | 355~385 | 軟らかい   |
| 1  | 310~340 | やや柔らかい |
| 2  | 265~295 | 普通     |
| 3  | 220~250 | やや硬い   |
| 4  | 175~205 | 硬い     |
| 5  | 130~160 | 非常に硬い  |
| 6  | 85~115  | 好ましくない |

## 仕様

|                                    |      |        |            |
|------------------------------------|------|--------|------------|
| 内容量                                | 400g | 使用温度範囲 | -10°C~60°C |
| カラー                                | 褐色   | 外径     | 約 φ 56mm   |
| シャシーグリース                           |      |        |            |
| カルシウム石鹼基                           |      |        |            |
| 軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。               |      |        |            |
| 潤滑性、粘着性に優れ、自動車、運搬機、土木建設機械等のシャシーなどに |      |        |            |
| NLGI-1                             |      |        |            |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.