


品番 : EA991C-15

品名 : 400g/-25°C~120°C カートリッジ グリース(極圧リチウム)

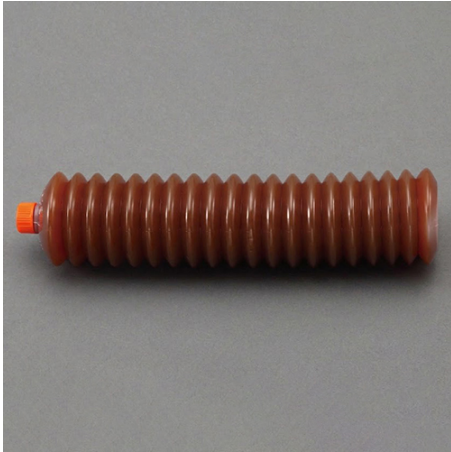

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 930円(税抜) / 1,023円(税込) | | |
| カタログ価格 | 930円(税抜) / 1,023円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 61 (2026/06/21 03:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0648ページ | | |



グリースの粘度(粘度)は一般にNLGI規格で表されます。上記の規格を元に分類されています。

| NLGI No. | 粘度(粘度) | 状態 |
|----------|---------|---------|
| 000 | 445~475 | 流動状 |
| 00 | 400~430 | + |
| 0 | 350~385 | 動きやすい |
| 1 | 310~340 | やや動きやすい |
| 2 | 265~295 | 普通 |
| 3 | 220~250 | やや硬い |
| 4 | 175~205 | 硬い |
| 5 | 130~160 | 非常に硬い |
| 6 | 85~115 | + |

仕様

| | | | |
|--------|-----------|----|--------|
| メーカー | エーゼット | 型番 | K760 |
| 内容量 | 400g | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -25~120°C | 色 | 油褐色 |
| 重量 | 420g | 入数 | 1本 |

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加剤を配合した極圧グリースです。

極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。

一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に

【用途】

- ・建設機械: クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・農業機械: 耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ギアボックス、圧延機軸受に
- ・衝撃荷重・高荷重摺動部に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.