


品番 : EA991C-15

品名 : 400g/-25°C~120°C カ-トリッジ グリース(極圧リチウム)

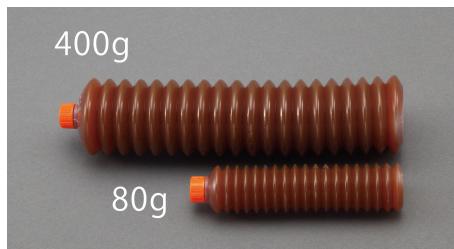

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 930円(税抜)／1,023円(税込) | | |
| カタログ価格 | 930円(税抜)／1,023円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 30 (2026/02/04 03:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0648ページ | | |



| | | |
|--|---------|-------|
| グリースの稠度(セムー度)は一般にNLGIの規格で表されます。 JIS規格もごとに準拠しています。 | | |
| NLGI No. 逆封ふつ度 規格 | | |
| 000 | 445~485 | 流動状 |
| 00 | 345~420 | |
| 0 | 255~385 | 軽らか |
| 1 | 210~340 | やや軽らか |
| 2 | 205~295 | 普通 |
| 3 | 220~290 | やや硬い |
| 4 | 175~205 | 硬い |
| 5 | 150~160 | 非常に硬い |
| 6 | 95~115 | |

仕様

| | | | |
|------|-------|--------|-----------|
| メーカー | エーゼット | 型番 | K760 |
| 内容量 | 400g | 使用温度範囲 | -25~120°C |
| カラー | 油褐色 | 重量 | 420g |
| 全長 | 240mm | 外径 | 約φ50mm |

NLGI-2

リチウム系

一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に。

極圧剤や防錆材等の添加剤を配合した極圧万能型グリースです。

極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。

- ・建設機械/クレーン、 Yunbo、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のペアリング、ギア、ピンに。
- ・農業機械/耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
- ・ギアボックス、圧延機軸受に。
- ・衝撃荷重・高荷重摺動部に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

