


品番 : EA991C-18

品名 : 400g/-20°C~200°C グリース(有機モリブデン)

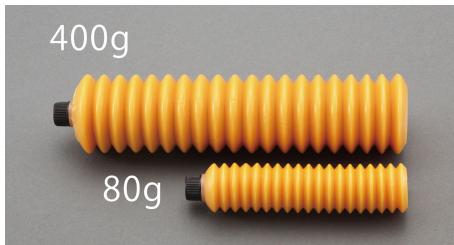

販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/02/04 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



グリースの規格(セラード)は一概にNLGIの規格で表されます。 JIS規格もご用意しております。		
NLGI No. 適用する範囲 規格		
000	440~480	滑動状
00	385~420	
0	355~385	軽らかい
1	310~340	やや軽らかい
2	265~295	普通
3	220~250	やや重い
4	175~205	重い
5	130~160	非常に重い
6	95~115	

仕様

メーカー	エーゼット	型番	KY780
内容量	400g	使用温度範囲	-20~200°C
カラー	黄褐色	全長	240mm
外径	約φ50mm		

有機モリブデン入

ウレア系

水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩が無いので長期間安定した潤滑に。

NLGI-2

熱安定性に優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。

衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好の為、長期潤滑が可能です。

グリース色が黄褐色の為目立ちません。

用途

- ・製鉄所の熱間圧延機、連鉄機、テーブルローラー等の軸受に。
- ・建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のペアリング、ギア、ピンに。
- ・産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
- ・ミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.