


品番 : EA991C-19

品名 : 80g/- 5°C ~ 70°C グリース(シャーシー)

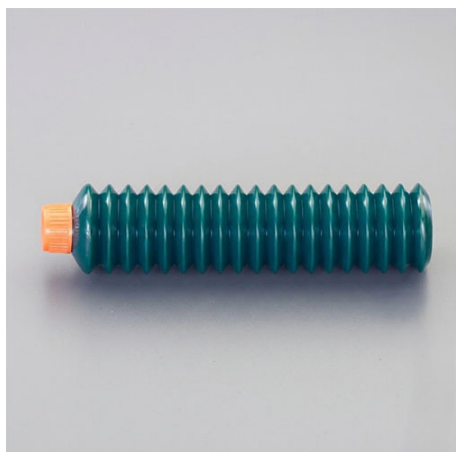

販売価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
カタログ価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/05/01 11:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



グリースの規格(圧入型)は一般にNLGI規格で表されます。
上記規格を元に分類しています。

NLGI No.	遊料粘度	状態
000	445~475	流動状
00	400~430	"
0	350~385	軟らかい
1	310~340	やや軟らかい
2	265~295	普通
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	"

仕様

メーカー	エーゼット	型番	F778
内容量	80g	仕様	NLGI-1
使用温度範囲	-5~70°C	色	茶褐色
入数	1本		

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。

付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.