


品番 : EA991C-19B

品名 : 80g/- 5°C ~ 70°C グリース(シャーシ-/30本)

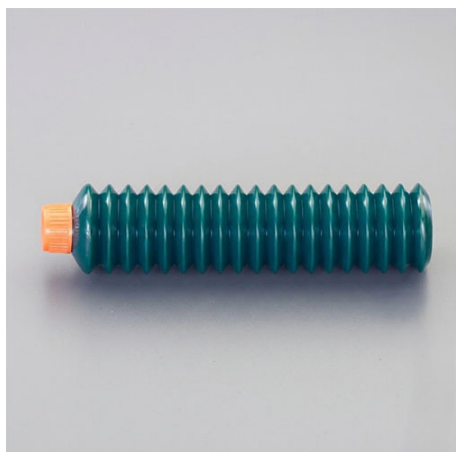

販売価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
カタログ価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 11:09現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	0648ページ		



グリースの精度(ちょう量)は一般にNLGI精度で表されます。下記精度表と対応しています。

NLGI No.	遊材の大きさ	状態
000	445-475	流動状
00	420-450	+
0	355-385	軟らかい
1	310-340	やや軟らかい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

## 仕様

メーカー	エーゼット	型番	F778
内容量	80g	仕様	NLGI-1
使用温度範囲	-5~70°C	色	茶褐色
入数	30本		

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。

付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.