


品番：EA991C-36

品名：80g/-20°C～200°C カートリッジ グリース(ウレアタイプ°)

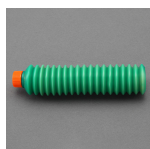

販売価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/06 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



グリースの粘度(粘度)は一般にNLGI規格で表されます。この規格を元に分類されています。

NLGI No.	粘度範囲	状態
000	445-475	流動状
00	400-430	+
0	350-385	動きやすい
1	310-340	やや動きやすい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

#### 仕様

メーカー	エーゼット	型番	C788
内容量	80g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-20～200°C	色	薄茶色
重量	85g	入数	1本

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。

耐熱性、耐水性に優れています。

防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.