


品番：EA991C-37

品名：80g/-70°C～180°C グリース(低温用シリコン)

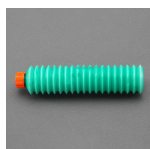

販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



グリースの規格(圧入型)は一般にNLGI規格で表されます。  
上記規格を次の表に示しています。

NLGI No.	遊料の粘度	状態
000	445~475	流動状
00	400~430	"
0	350~385	軟らかい
1	310~340	やや軟らかい
2	265~295	普通
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	"

#### 仕様

メーカー	エーゼット	型番	077
内容量	80g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-70～180°C	色	白
重量	85g		

低温用

リチウム石鹼基

低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。

耐熱性、耐水性、耐膨潤、防錆、長期潤滑に優れています。

グリースが白色なので、プラスチック等に使用しても目立ちません。

Oリング、パッキン等にかかるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.